


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINDICHT® RWV-M

Montage / *Assembly:*

1. SKINDICHT ins Gehäuse schrauben oder
 mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
*Screw SKINDICHT into housing or tighten with
 locknut (tightening torque M)*
2. Leitung durchziehen
Put cable through
3. Druckmutter mit empfohlenem Drehmoment
 festziehen (Drehmoment M)
*Tighten the screw-down nut
 (tightening torque M)*

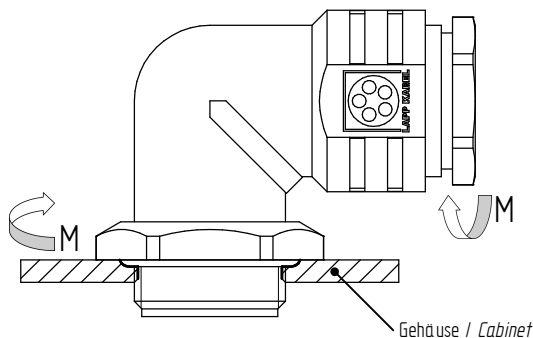

Schutzart / *Protection class:*

IP 55 nach / *in acc. to* EN 60 529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20°C bis / *up to* +100°C

Technische Tabelle / *Technical table:*

Größe / <i>Size</i>	Klemmbereich / <i>Clamping range</i> (mm)	Drehmoment / <i>Tightening torque</i> M (Nm)
M12x1,5	5	5
M16x1,5	3/6/9	8
M20x1,5	4/7/10/13	12
M25x1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	12
M32x1,5	16/19/22/25	18
M40x1,5	23/26/29/32	18

Hinweis / *Note:*

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.