

54 114 100	DATENBLATT	
Gültig ab: 02.12.2021	SKINTOP® HYGIENIC NPT / HYGIENIC-R NPT	

Die SKINTOP® HYGIENIC(-R) ist eine hochwertige Kabel- und Leitungseinführung, die für hygienekritische Bereiche entwickelt wurde. Das innovative Hygienic Design verhindert ein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen oder -komponenten. Durch ihre Eigenschaften – unter anderem eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit – bietet die Kabelverschraubung Qualität und Sicherheit in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.



Material:

Zwischenstutzen	Edelstahl – V4A (1.4404 / 316L)
Hutmutter	Edelstahl – V4A (1.4404 / 316L)
Einsatz mit Lamellenkorb	Polyamid
Dichtungen	Spezial-Elastomer – Konform FDA 21 CFR 177.2600

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	NPT 1/4" – NPT 3/4" nach ASME B1.20.1-2013	
Schutzart	IP68 – 10 bar, Prüfung nach EN 60529 IP69 nach EN 60529	
NEMA Type Rating	Type 1, Type 2, Type 4X, Type 6, Type 12	
Zugentlastung	Kategorie A	
Typausführung	HYGIENIC NPT	Standard
	HYGIENIC-R NPT	mit Reduzierungsdichteinsatz (für kleinere Kabeldurchmesser)
Temperaturbereich	-20 °C bis +100 °C	

Weitere Eigenschaften:

Hohe Funktionssicherheit
 Optimale Zugentlastung
 Große variable Klemmbereiche
 Hygienische Ausführung
 Produktzone (Food)

Approbationen:



UL File Nr. 79903
(Prüfung nach UL514B)

TYPE EL – Class I AUX

Referenz Normen:

DIN EN ISO 14 159

Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen

DIN EN 1672-2

Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 2: Hygieneanforderungen




Passendes Zubehör:

SKINDICHT® SM-NPT

Ersteller: VACH1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB54114100DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

54114100	DATENBLATT	
Gültig ab: 02.12.2021	SKINTOP® HYGIENIC NPT / HYGIENIC-R NPT	

Produktzeichnung:

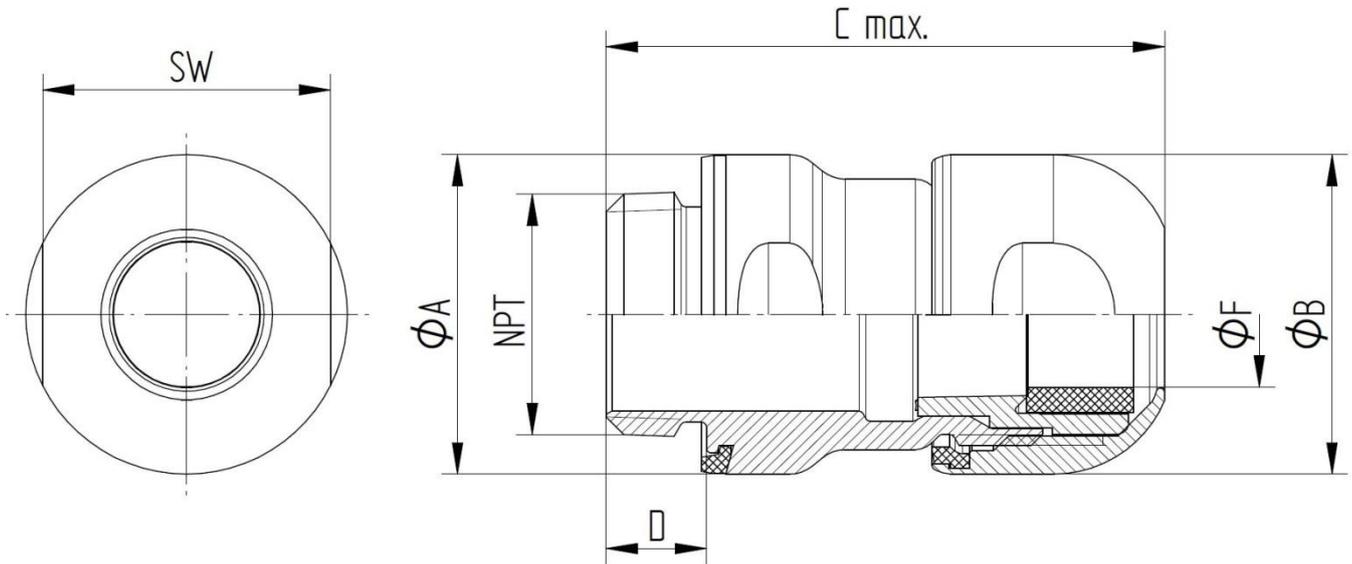

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	NPT	SW [mm]	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C max. [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich
54114100	SKINTOP HYGIENIC NPT 1/4"	1/4"	16	18,8	18,8	39,5	7,0	4,0-6,0
54114110	SKINTOP HYGIENIC NPT 3/8"	3/8"	20	22,8	22,8	42,5	7,8	6,5-9,0
54114120	SKINTOP HYGIENIC NPT 1/2"	1/2"	24	26,8	26,8	47	8,4	9,0-12,0
54114130	SKINTOP HYGIENIC NPT 3/4"	3/4"	29	31,8	31,8	50	8,8	11,5-15,5

SKINTOP® HYGIENIC-R NPT

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	NPT	SW [mm]	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C max. [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich
54114200	SKINTOP HYGIENIC-R NPT 1/4"	1/4"	16	18,8	18,8	39,5	7,0	3,0-4,5
54114210	SKINTOP HYGIENIC-R NPT 3/8"	3/8"	20	22,8	22,8	42,5	7,8	4,5-7,0
54114220	SKINTOP HYGIENIC-R NPT 1/2"	1/2"	24	26,8	26,8	47	8,4	7,0-10,0
54114230	SKINTOP HYGIENIC-R NPT 3/4"	3/4"	29	31,8	31,8	50	8,8	9,0-12,5

Ersteller: VACH1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB54114100DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------