

61721365	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.10.2025	Schirmanschlussverbinder SC	

Der Schirmanschlussverbinder SC dient der effizienten und zuverlässigen Schirmkontaktierung durch den Einsatz eines etablierten Crimpanschlusses. Ein leichteres Handling von Handwerkzeug und Schirmanschlussverbinder wird zusammen mit der Tischhalterung PEW12 erreicht.



Material: Elektrolytkupfer, verzinkt


Technische Merkmale:
Schirmdurchmesser 1,4mm bis 7,7mm

Passende Werkzeuge: CRIMPWERKZEUG PEW 12
CRIMPEINSATZ PEW 12

Passendes Zubehör: TISCHHALTERUNG PEW 12
SCHRUMPFSCHLAUCH PROTECT
ISOLIERBAND



Technische Zeichnung:

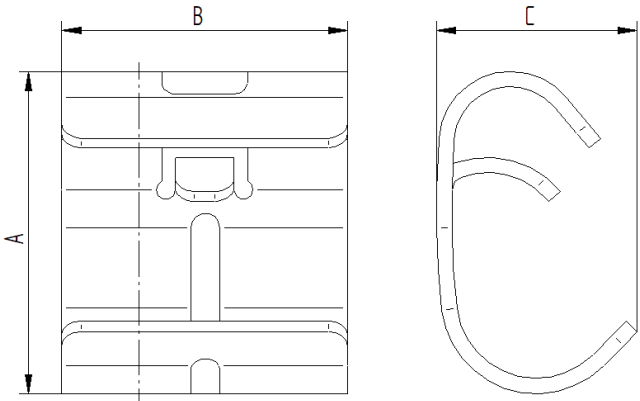

Maßtabelle:

Art. Nr.	Art. Bez.	Schirmdurchmesser mm		Crimp- einsatz PEW 12	Anschluss- leiter	Hüllmaße mm		
		min.	max.			A	B	C
61721365	SC01	1,3	2,3	SC01 A	1 oder 2 Leiter 0,25mm²	8,1	15	4
		1,4	2,2	SC01 B				
61721366	SC02	1,5	2,7	SC02 C	1 oder 2 Leiter 0,25mm²	10	15	4,7
		2,8	3,1	SC02 D				
		1,8	3,3	SC02 E	1 Leiter 0,5mm²			
		2,4	3,2	SC02 F				
61721367	SC03	3,5	4,5	SC03 G	1 oder 2 Leiter 0,25mm²	11,7	15	6,5
		3,5	4,2	SC03 H				

61721365	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.10.2025	Schirmanschlussverbinder SC	

		3,6	4,2	SC03 J	1 oder 2 Leiter 0,5mm²			
61721368	SC04	4,8	6,5	SC04 K	1 oder 2 Leiter 0,5mm²	16,7	15	9,9
		5,7	6,5	SC04 L				
		5,8	7,0	SC04 M	1 oder 2 Leiter 0,75mm²			
		6,5	7,7	SC04 N				

Es wird empfohlen, die Kombination des Schirmanschlusses SCxx, des Leiters und des Crimpeinsatzes zu qualifizieren und zu verifizieren.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61721365DE Version: 00	Seite 2 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------